


## DPoE™ コンパクト8ミッドスパン用壁面取付ブラケット

製品番号: DPOEWM8B


©Panduit Corporation Japan Branch

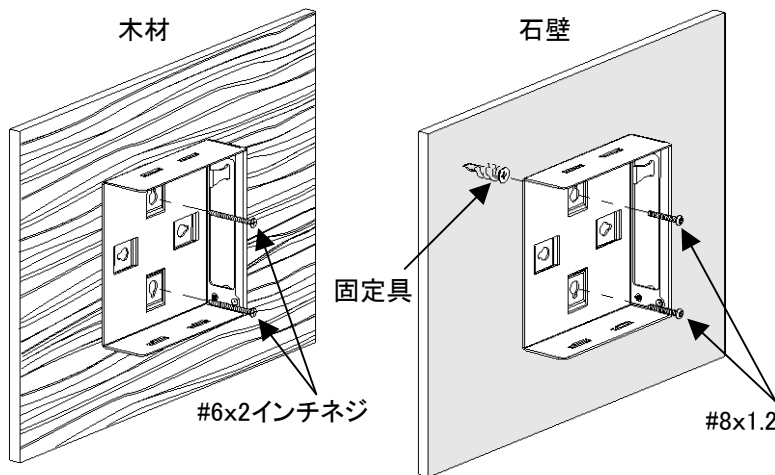

### 梱包内容

製品	詳細	梱包数
壁面取り付け用ブラケット	型番:DPOEWM8B	1
成端キット(下記製品同梱)	型番:DPOEWM8B-KIT	
取扱説明書	PN423	1
結束バンド	型番:PLT1.5I	1
#6x2 インチネジ		2
#8x1.25 金属ネジ		2
壁用固定具		2

DPoE™コンパクト8ミッドスパン用壁面取付ブラケットは、木材や石壁に、いずれの方向でも取り付けることができます。1本目のインチネジ、金属ネジおよび固定具は、ブラケットの取り付け位置から約2.5cm下に留めてください(ブラケットの背面を上にして設置する場合、電源コードや止め金具を取り付けるスペースを確保してください)。ネジにブラケットをかぶせるようにはめます。次に2本目のネジを留めます。2本のネジをきつく締め、ブラケットが適切に設定されているか確認します。

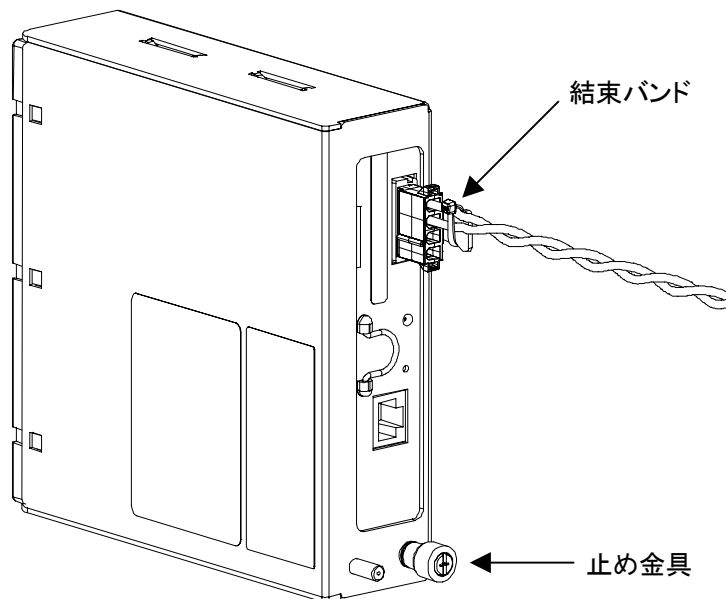

DPoE™コンパクト8ミッドスパン(DPOE8S2XG)あるいはMINI-COMモジュール用枠(DPOEPL8BU)をブラケットに取り付け、止め金具で固定します。同梱の結束バンドを用いて、電源コネクタをブラケットに固定します。

取付に関する詳細については、DPoE™コンパクト8ミッドスパン(DPOE8S2XG)の取扱説明書をご参照ください。

版	制定	作成	承認
B	2009年1月30日	久保	岩崎