


PANVIEW iQ™ パネルマネージャ用電源

製品番号: PVQ-PS12VDC-S

©Panduit Corporation Japan Branch

電源の取り付け

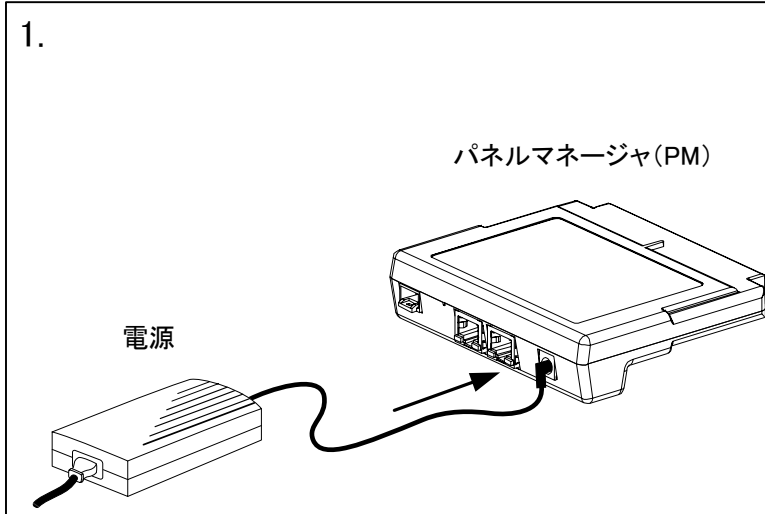


注意: 本製品を設置する際は、
静電気敏感性デバイスの取り
扱い注意事項を厳守してくだ
さい。
本製品を設置する際は、静電気対策のリスト
ストラップを使用してください。

PViQ European (EMC) 警告:
本製品は住宅環境での使用には適していません。
住宅環境で使用すると電磁妨害の原因となります。

ACコードを電源に接続し、電源のプラグをパネルマネージャ (PM) に接続します。

電源の設置場所 (オプション)

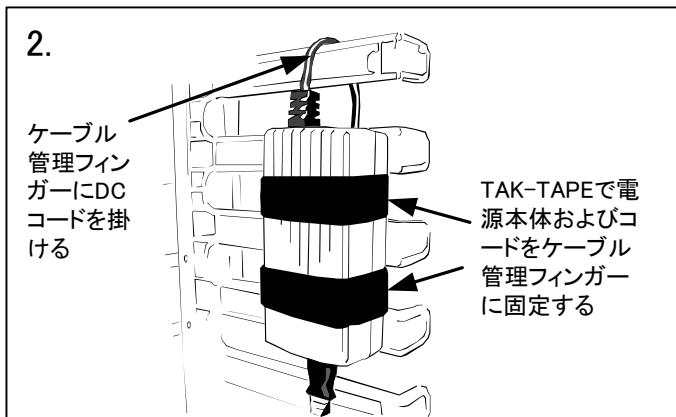


垂直ケーブル管理パネルやラックの背面レールに、TAK-TAPE (型番: TTS-20R0) などを用いて電源を設置します。DCコードは、電源よりも1段上に掛け、適切な曲げ半径を確保してください。

図のように電源本体およびコードを、TAK-TAPEでケーブル管理フィンガーへ固定します。

注意:

ラックやキャビネット内に電源を設置する場合、熱がたまらないようエアフローを確保する必要があります。電源を積み重ねたり、密閉した場所へ取り付けたりしないでください。

電源のプラグ接続

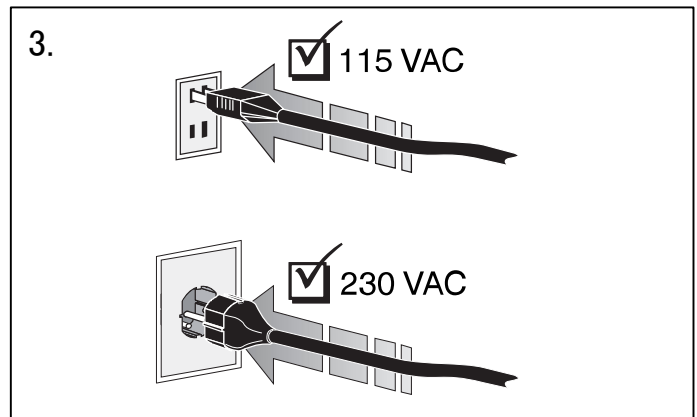

AC電源へプラグを接続します。

版	制定	作成	承認
B	2008年12月12日	久保	岩崎