

### エンクロージャーの取り付け (1Uの場合) :

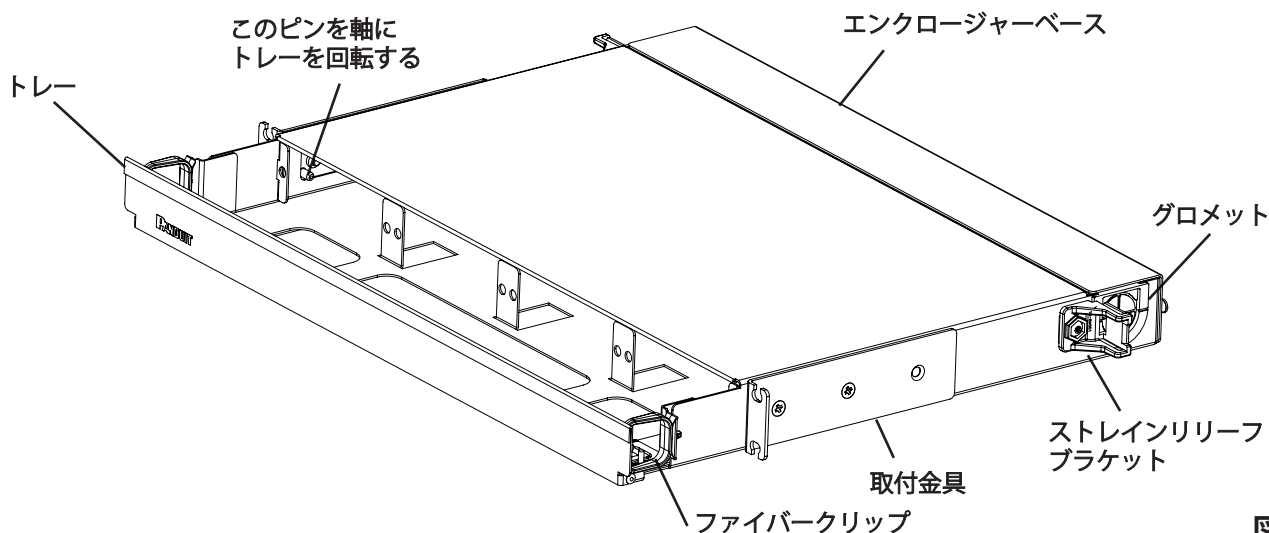


図 1

#### 添付品一覧(FRE1UBL):

セレート付きフランジ六角ナット	2
ファイバーサドル (縦型、黒)	2
グロメット	2
注意/危険ラベル	1
レーザー光線警告ラベル	1
結束バンド (長さ 188mm、耐候性、黒)	4
取り付けネジ (4) #12-24 X 0.5 インチ	1
取り付けネジ (4) M6X1.0-6HX 15mm	1
ボタンヘッド、トルクスネジ (ストレインリリーフブラケット用)	2
ストレインリリーフブラケット	2
コードクリップ	1
スパイラルラッピング (長さ 61cm)	1

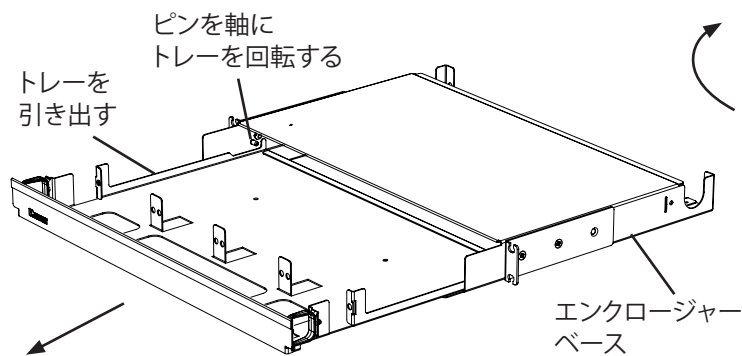


図 2

手順 1: トレーをエンクロージャーから取り外します。トレーを前方に引いて、上に回転してから引き抜くとエンクロージャーから取り出せます。(図 2 と 3 を参照)

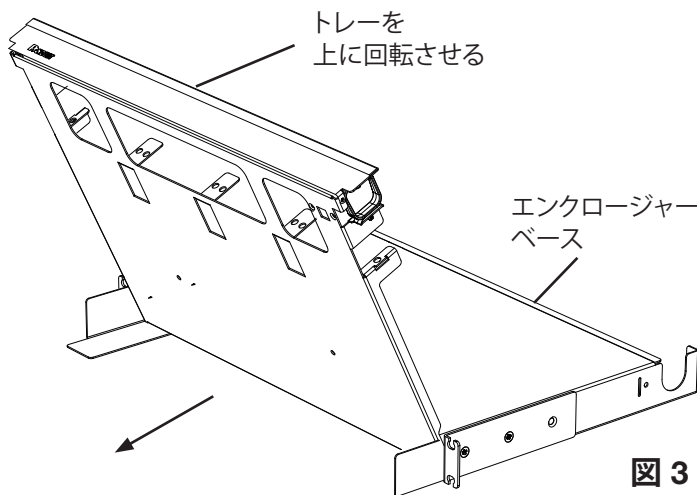


図 3

手順 2: 取付金具の位置を調節します。(図 4 を参照)

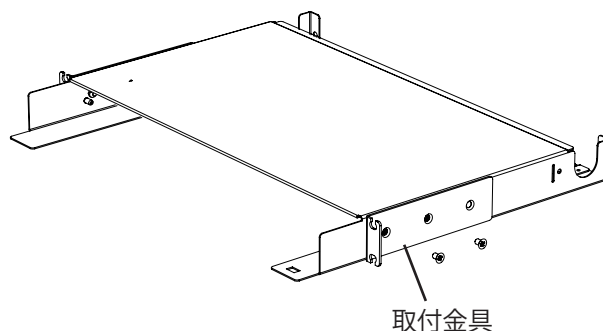


図 4

手順 3: エンクロージャーベースを、付属の取り付けネジを使ってラックに取り付けます。

**注意:**  
最上部の列に取り付けるときは、カセットが付いていないトレーも一緒に取り付ける必要があります。取り付けは、ボトムアップ方式で行ってください。

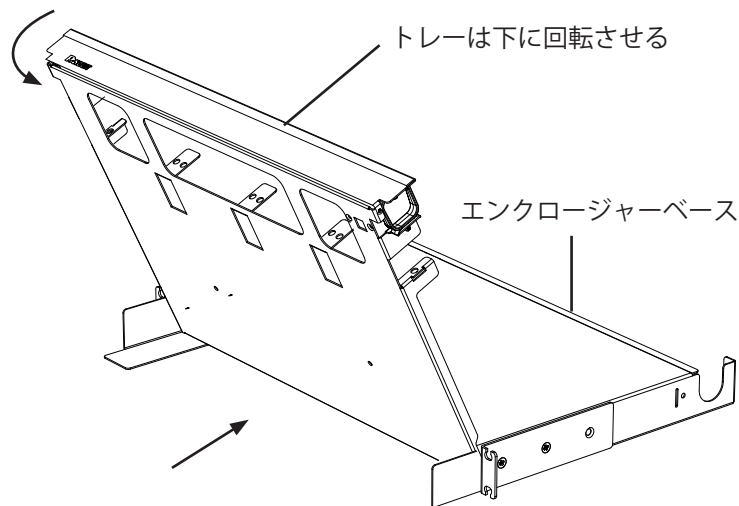


図 5

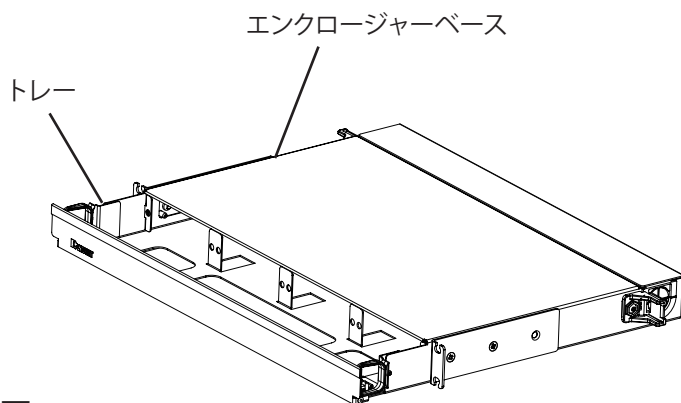


図 6

手順 4: トレーをスライドさせてエンクロージャーベースの中に戻します。(図 5 と 6 を参照)

中を空にしてからトレーを元に戻してください。

**注意:**  
FAPとカセットは、必ずトレーがエンクロージャーの内側にあるときに取り付けてください。エンクロージャーに再組み立てする前に、FAPやカセットをトレーにあらかじめ取り付けないでください。

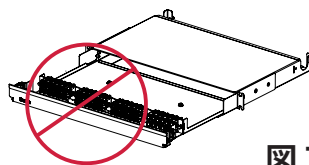


図 7

## ケーブルの取り付け（1Uの場合）：

手順 1: エンクロージャー背面のどちら側からケーブルを挿入するか決めます。

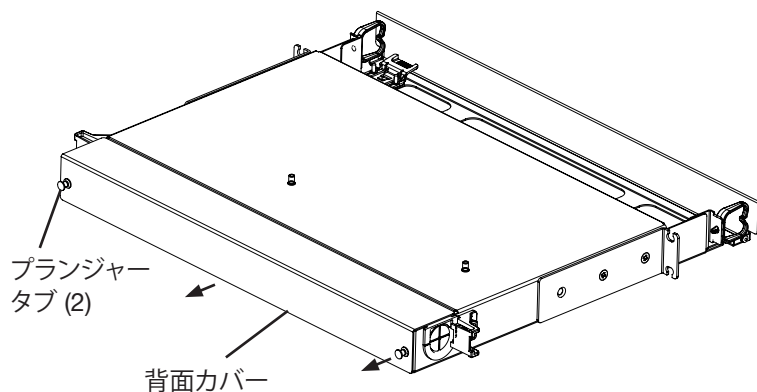


図 8

エンクロージャーの背面カバーを  
取り外した図

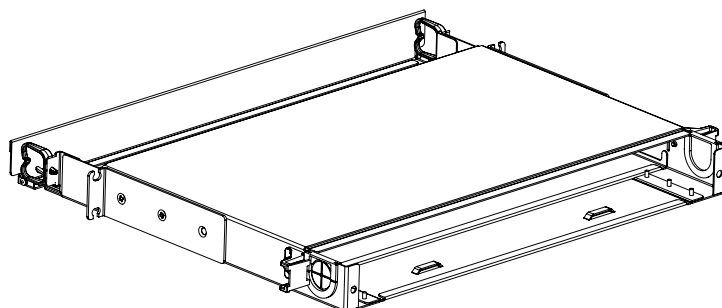


図 9

手順 2: プランジータブを引っばって  
背面カバーを取り外します。(図 8 と 9 を参照)

手順 3: ケーブル挿入口を取り付けます。  
(図 10 を参照)

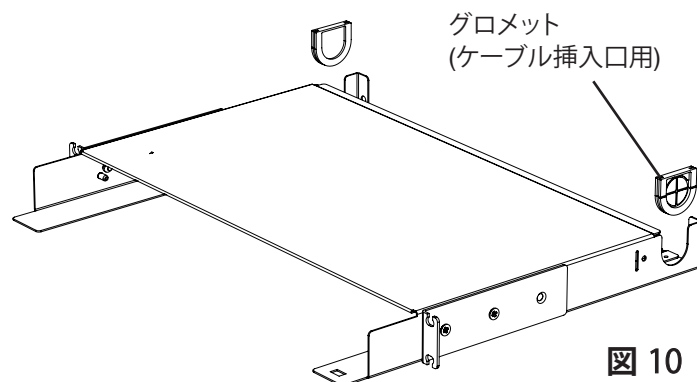


図 10

手順 4: ケーブルをグロメットに通します  
(図は右側を通しています)。タックタイや  
結束バンドを使ってケーブル挿入口に  
固定します。(図 11 を参照)

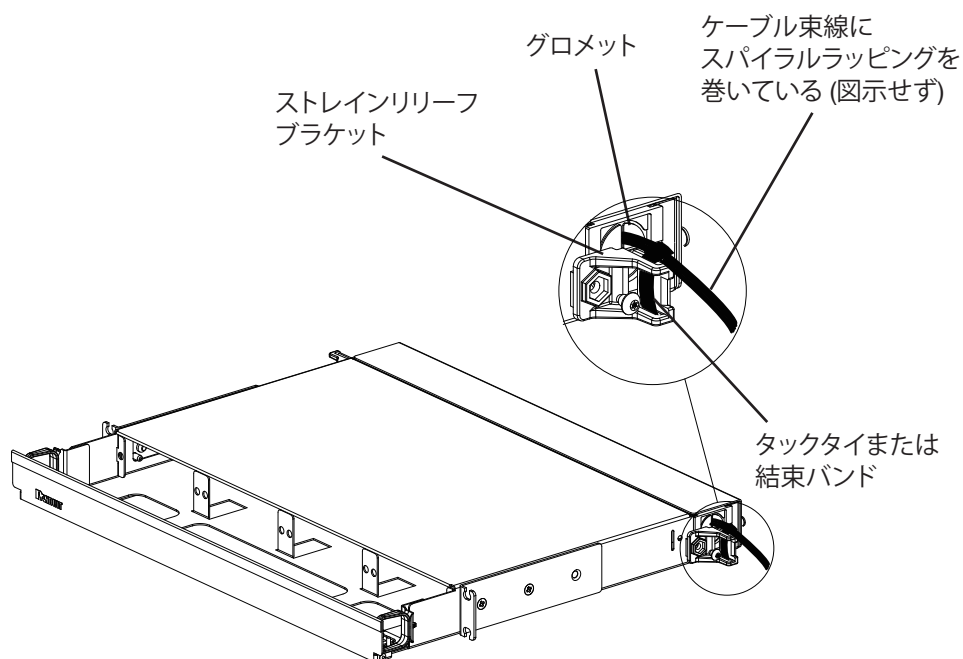


図 11

手順 5: ケーブル束線にスパイラル  
ラッピングを巻き付けてよじれを防ぎます。  
(図 11 を参照)

手順 6: 余長を残して、タックタイやコードクリップを使ってケーブル束線を固定金具に固定します。(図 11 を参照)

手順 7: ケーブルを FAP またはカセットに向けて通します。(図はカセットへの配線) (図 11 を参照)

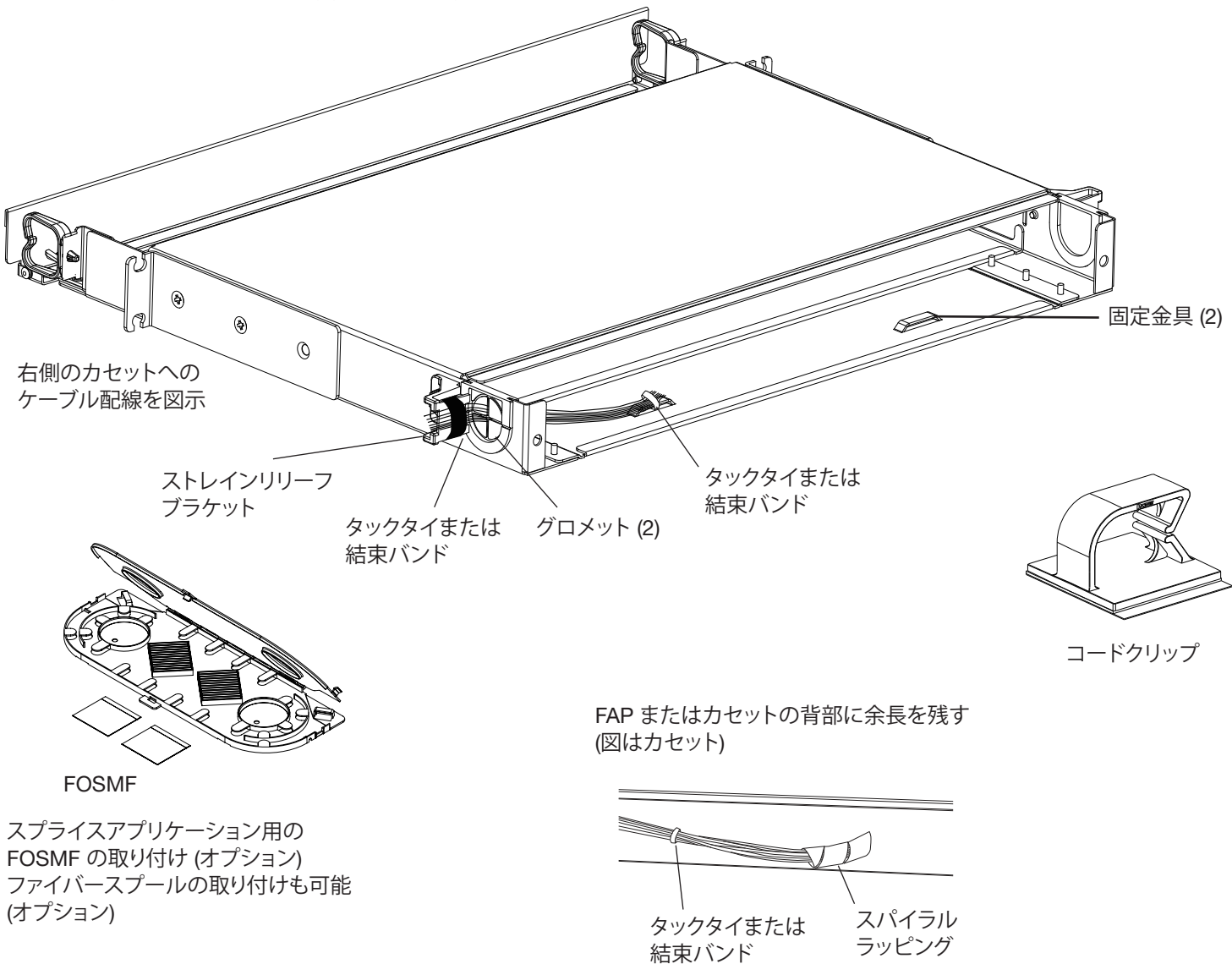


図 11