


製品仕様書
結束バンド固定具 タイマウント
 [TMEHタイプ 耐薬品/耐候性黒 100]
 部品番号形式: TMEH-SO-△100

©Panduit Corporation Japan Branch

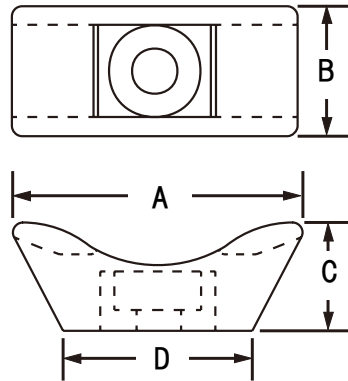

製品仕様

材質	ポリプロピレン 耐候性黒
----	--------------

環境性能

使用環境	使用温度範囲	-60 ~ +115 [°C] (屋内外)
------	--------	-----------------------

寸法

寸法等	部品番号	使用結束バンド幅 [mm]	寸法 [mm]				穴径 [φmm]	使用ネジ	梱包数
			A	B	C	D			
	TMEH-S10-C100	3.6 ~ 12.7	41.9	18.3	15.5	26.4	5.1	M5 ネジ	100

備考

- (1) 部品番号形式の□、○はサイズ、△は梱包数に依る。
- (2) 色は黒である。
- (3) UL ファイルナンバー: E136577

改版履歴

版数	改版日	変更内容	版数	改版日	変更内容
01	2009/8/27	初版			
02	2009/9/11	UL ナンバーの追記			

版	制定	作成	承認
01	2009年9月11日	谷島	新田