

**NEW**

## Panduitは高品質のPVCビニールテープ 「STRONGHOLD」を提供します!!

**耐候性**

**難燃性**

**定格電圧  
600Vまで  
対応**

**絶縁耐力  
7000Vまで  
対応**

**高弾性**

**RoHS2  
10物質適合**

**抜群な  
順応性**

**全天候用 様々な耐性**  
水、油、酸、アルカリ、  
腐食性化学物質、紫外線  
※ST88,35,43シリーズのみ

**この動画をみれば  
違いが分かる!!**






**■強い引張強度**

**■優れた  
粘着力**

引っ張り方向

**■驚異的な伸び率**

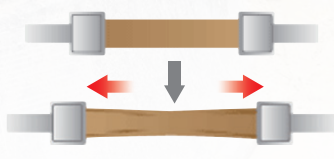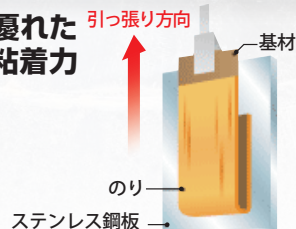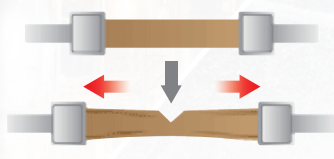

弊社は2019年より  
オーストラリア・アームレスリング協会の  
メインスポンサーをしています

グレード	製品型番	厚み	色	ロールサイズ(幅×厚み×長さ)	使用温度範囲	引張強度	粘着力	伸び率	梱包数
Heavy Duty タイプ 	ST88-075-66BK	0.21mm	黒	19.1mm×0.21mm×20m	-18℃~ 105℃	3.9kg/cm	224g/cm	300%	20 ロール
	ST88-100-108BK			25.4mm×0.21mm×33m					
	ST88-150-66BK			38.1mm×0.21mm×20m					
	ST88-200-66BK			50.8mm×0.21mm×20m					
Professional タイプ 	ST35-075-66BU	0.18mm	青	19.1mm×0.18mm×20m	-18℃~ 105℃	3.1kg/cm	224g/cm	260%	
	ST35-075-66BR		茶						
	ST35-075-66GY		灰						
	ST35-075-66GR		緑						
	ST35-075-66OR		橙						
	ST35-075-66RD		赤						
	ST35-075-66VI		紫						
	ST35-075-66WH		白						
	ST35-075-66YL		黄						
	ST43-075-66BK		黒						
General タイプ 	ST17-075-66BU	0.18mm	青	19.1mm×0.18mm×20m	-18℃~ 80℃	2.5kg/cm	163g~ 184g/cm	200%	
	ST17-075-66BR		茶						
	ST17-075-66GY		灰						
	ST17-075-66GR		緑						
	ST17-075-66OR		橙						
	ST17-075-66RD		赤						
	ST17-075-66YL		黄						
	ST17-075-66WH	白							
ST17-075-66VI	紫								
ST14-075-60BK	黒	19.1mm×0.18mm×18m	-18℃~ 80℃	2.5kg/cm	163g~ 184g/cm	200%			
ST15-075-66GRYL	0.13mm	緑/黄					19.1mm×0.13mm×20m		