


# SC 光ファイバーアダプター

# PANDUIT™

仕様書

## 仕様

パネル保持クリップ一体型の SC 光ファイバーアダプターは、TIA/EIA-604 FOCIS-3 に準拠しています。SC シンプルックスアダプターには、1つのモジュールスペースに1つのSCコネクタペアを接続できます。SC デュプレックスアダプターには、2つのモジュールスペースに2つのSCコネクタペアを接続できます。SC アダプターとアダプターモジュールには、マルチモード用途向けの分割スリーブ、またはシングルモード用途向けのジルコニアセラミック分割スリーブが含まれています。

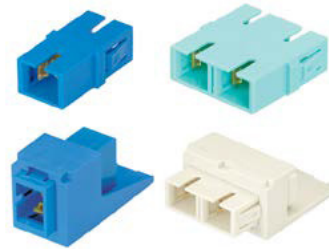

## 技術情報

規格要件:	TIA/EIA-604 FOCIS-3 準拠、TIA/EIA-568-B.3 以上の要件に適合
分割スリーブ材質:	リン青銅またはジルコニアセラミック (シングルモード用途に必要)
挿入損失:	平均 0.1dB (マルチモード)、平均 0.15dB (シングルモード)、FOCIS-3 準拠のコネクタ/パッチコードの性能をサポート
反射減衰量:	シングルモード (SPC では >40dB、UPCでは >55dB) とマルチモード (>20dB) のコネクタ研磨性能をサポート

\* バンドウイット LC コネクタ/アダプター接続

## 主な機能と利点

一体型パネル保持クリップ	金属クリップのような折れ曲がり、破損、紛失がなく、FOCIS-3 に準拠したパネル厚のばらつきにクリップが自動的に調整され、取り付け性が向上
高いガラス転移温度 (Tg>100°C) のラッチ素材	Telcordia GR-326-CORE, 第3版に適合、高温環境でのラッチ状態と形状を維持することで信頼性が向上
アダプター保護キャップの設計を改善	汚染に対する最大限の保護、分割スリーブの開口部を保護キャップで完全に包囲
短いフランジ設計	モジュール性と高密度使用の向上
ジルコニアセラミック分割スリーブ	特定のネットワーク要件に適合するためのアダプター分割スリーブ素材オプションを提供
アダプターは Mini-Com™ モジュールで提供可能	システムの柔軟性: アダプターモジュールはすべての Mini-Com™ クローゼット製品とワークエリアのアウトレットで使用可能
アダプターはパッチパネル、光ファイバーアダプターパネル (FAP)、Opticom™ QuickNet™ で使用可能	完全な SC システムソリューションを提供
アダプターとモジュールは複数の色から選択可能	ネットワーク分離のための色分けが可能

## 用途

バンドウイット SC 光ファイバーアダプターは、Mini-Com™ モジュール、パッチパネル、フェースプレートとサーフェスマウントボックスと組み合わせて、完全な SC システムソリューションに使用できます。SC アダプターは、LAN、パブリックネットワーク、ストレージエリアネットワーク、FTTD (Fiber to the Desk) などの用途に、堅牢なソリューションを提供します。また、SC アダプターは、Opticom™ QuickNet™ カセットと光ファイバーエンクロージャー、Opticom™ 光ファイバーアダプターパネル (FAP) とエンクロージャー内の高密度用途にも取り付けが可能です。

## SC 光ファイバーアダプター

シンプルックス OM1:	FASSCZEI-L
シンプルックス OM3/4/4+:	FASSCZAQ-L
シンプルックス OM5:	FASSCZLM-L
シンプルックス OS2:	FASSCZBU-L
シンプルックス OS2 APC:	FASSCZAG-L
デュプレックス OM1:	FADSCZEI-L
デュプレックス OM3/4/4+:	FADSCZAQ-L
デュプレックス OM5:	FADSCZLM-L
デュプレックス OS2:	FADSCZBU-L
デュプレックス OS2 APC:	FADSCZAG-L

## Mini-Com™ SC アダプターモジュール

シンプルックス OM1:	CMSEISCZEI
デュプレックス OM1:	CMDEISCZEI
シンプルックス OM3/4/4+:	CMSAQSCZBL
デュプレックス OM3/4/4+:	CMDAQSCZBL
シンプルックス OS2:	CMSBUSCZBU
デュプレックス OS2:	CMDBUSCZBU
シンプルックス OS2 APC:	CMSAGSCZBL
デュプレックス OS2 APC:	CMDAGSCZBL

## Opticom™ SC 光ファイバーアダプターパネル


デュプレックス アダプター×6、OM1:	FAP6WEIDSCZ
デュプレックス アダプター×6、OM3/4/4+:	FAP6WAQDSCZ
デュプレックス アダプター×6、OS2:	FAP6WBUDSCZ
シンプルックス アダプター×12、OS2:	FAP12WBUSCZ

# SC 光ファイバーアダプター


## 製品一覧

部品番号	アダプタータイプ	分割スリーブ材質	アダプター色	モジュール色	平均挿入損失 <sup>△</sup>	反射減衰量 <sup>△</sup>
<b>SC アダプター</b>						
FASSCZEI-L	マルチモードシンプレックス	-	アイボリー	N/A	0.1dB	>20dB
FADSCZEI-L	マルチモードデュプレックス	-	アイボリー	N/A		
FASSCZAQ-L	マルチモードシンプレックス	ジルコニアセラミック	アクア	N/A		
FADSCZAQ-L	マルチモードデュプレックス	ジルコニアセラミック	アクア	N/A		
FASSCZBU-L	シングルモードシンプレックス	ジルコニアセラミック	青	N/A	0.15dB	>40dB
FADSCZBU-L	シングルモードデュプレックス	ジルコニアセラミック	青	N/A		
FASSCZAG-L	APC シングルモードシンプレックス	ジルコニアセラミック	緑	N/A		
FADSCZAG-L	APC シングルモードデュプレックス	ジルコニアセラミック	緑	N/A		
FASSCZLM-L	マルチモードシンプレックス	ジルコニアセラミック	ライム	N/A		
FADSCZLM-L	マルチモードデュプレックス	ジルコニアセラミック	ライム	N/A		
<b>SC アダプターモジュール</b>						
CMSEISCZEI	マルチモードシンプレックス	-	アイボリー	アイボリー	0.1dB	>20dB
CMDEISCZEI	マルチモードデュプレックス	-	アイボリー	アイボリー		
CMSAQSCZBL	マルチモードシンプレックス	ジルコニアセラミック	アクア	黒		
CMDAQSCZBL	マルチモードデュプレックス	ジルコニアセラミック	アクア	黒		
CMSBUSCZBU	シングルモードシンプレックス	ジルコニアセラミック	青	青	0.15dB	>40dB
CMDBUSCZBU	シングルモードデュプレックス	ジルコニアセラミック	青	青		
CMSAGSCZBL	APC シングルモードシンプレックス	ジルコニアセラミック	緑	黒		
CMDAGSCZBL	APC シングルモードデュプレックス	ジルコニアセラミック	緑	黒		


Mini-Com™ SC シンプレックスアダプターモジュール

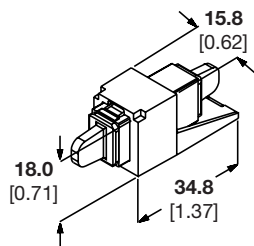


Mini-Com™ SC デュプレックスアダプターモジュール

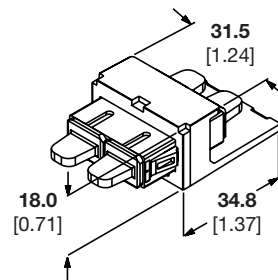

SC シンプレックスアダプター

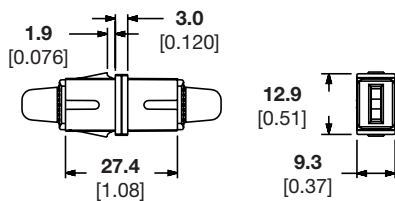

SC デュプレックスアダプター

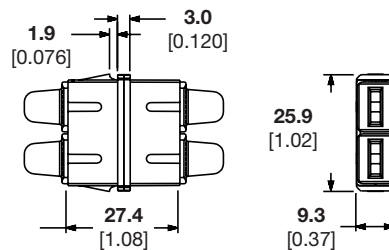

寸法はミリ単位です。[括弧内の寸法はインチ単位]

世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA  
オンタリオ州、マーカム  
cs-cdn@panduit.com

PANDUIT EUROPE LTD.  
英国、ロンドン  
cs-emea@panduit.com

PANDUIT SINGAPORE PTE.LTD.  
シンガポール  
cs-ap@panduit.com

PANDUIT JAPAN  
日本、東京  
cs-japan@panduit.com

PANDUIT LATIN AMERICA  
メキシコ、グアタラハラ  
cs-la@panduit.com

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.  
オーストラリア、ビクトリア  
cs-aus@panduit.com

パンドウイト製品の保証については、[www.panduit.com/warranty](http://www.panduit.com/warranty) をご覧ください。

詳しい情報は

[www.panduit.co.jp](http://www.panduit.co.jp) にお問い合わせください。

カスタマーサービスのメールアドレス: [jpn-toiwase@panduit.com](mailto:jpn-toiwase@panduit.com)

**PANDUIT**™

©2023 Panduit Corp.  
ALL RIGHTS RESERVED.  
FBSP121--WW-JPN  
8/2023