


仕様

FlexCore ユニバーサルパッチパネル 4 RU は、ファイバーケーブル、ターミネーション、カセット、コネクタ、パッチコードを収納、整理、管理、保護します。

ユニバーサルパッチパネルは、両面設計なので、対応するカセット、フレーム、アクセサリと併用すると、ケーブルやパッチコードを左右どちらからでも出すことができます。また、取り付けブラケット、コネクタポートとトレイの識別ラベルが付属しています。

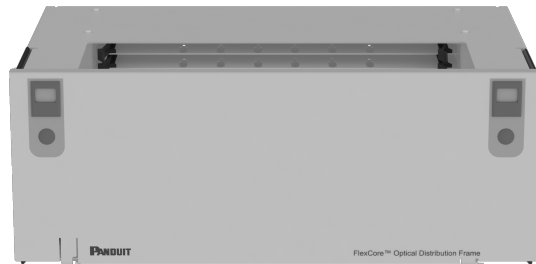

主な機能とメリット

モジュール設計	288 芯接続 (エンクロージャ当たり 12 × 24 芯 カセット) または 288 芯/576 芯接続 (個別ブライース/リボンケーブル ケーブルスプライス) により、貴重なラックスペースを最大限に活用し、高密度を実現します。
前面ファイバーカセットとの互換性	さまざまな事前成端または現場成端の施工に対応する完全なモジュール式ソリューションにより、汎用性と柔軟性を提供します。調整可能なレールシステムは、複数のフォームファクタカセットをサポートします。
前面パッチパネル	工具を使うことなく前面から容易に接続部にアクセスできるため、中断することなく簡単に移動、追加、変更を行うことができます。
セキュリティを強化するロックキット (オプション)	セキュリティ製品で不正アクセスを防止します。(別売)

一般仕様

アクセス	前面
色	グレーまたは黒
構成	未搭載
取り付け	FlexCore フレーム

材料仕様

仕上げ	粉体塗装
材料タイプ	スチール
アクセサリ	プラスチック成形

寸法


部品番号	RU	高さ インチ(mm)	幅 インチ (mm)	奥行き インチ(mm)
FDFUPN4GY	4	6.9 (172.5 mm)	17.35 (441 mm)	11.38 (289 mm)

注意: 黒の部品番号は、GY を BL に置き換えてください

環境仕様

環境	屋内
規格	RoHS

FlexCore™ ユニバーサルパッチパネル 4 RU

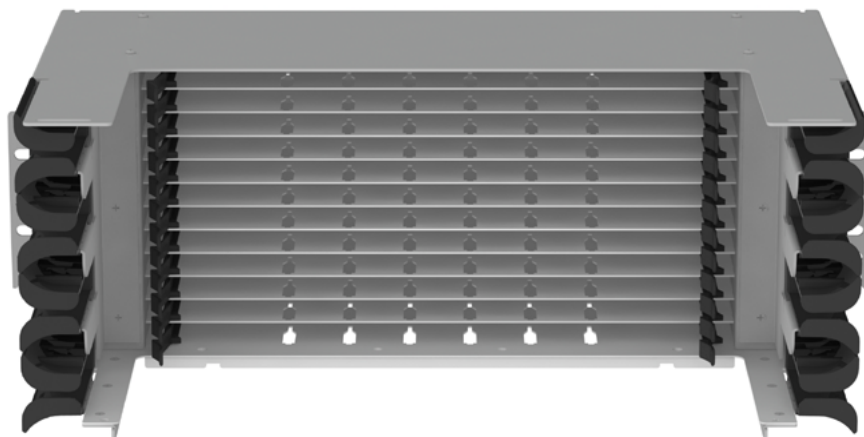

パッチパネル (グレー、カバーなし)



パッチパネル (固定トレイ×12付き)

バンドウイット米国特許 US 1072528: モジュール式ファイバートレー

世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA
オンタリオ州、マーカム
cs-cdn@panduit.com

PANDUIT EUROPE LTD.
英国、ロンドン
cs-emea@panduit.com

PANDUIT SINGAPORE PTE.LTD.
シンガポール
cs-ap@panduit.com

PANDUIT JAPAN
日本、東京
cs-japan@panduit.com

PANDUIT LATIN AMERICA
メキシコ、グアダラハラ
cs-la@panduit.com

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.
オーストラリア、ビクトリア
cs-aus@panduit.com

バンドウイット製品の保証については、www.panduit.com/warranty をご覧ください。

詳しい情報は

www.panduit.co.jp にお問い合わせください。

カスタマーサービスのメールアドレス: jpn-toiwase@panduit.com

PANDUIT™

©2024 Panduit Corp.
ALL RIGHTS RESERVED.
RKSP213-WW-ENG
5/2024