

# Mini-Com™ Cat6A JIS プレート用ジャックキット

# PANDUIT™

仕様書

## 仕様

Mini-Com JIS プレート用ジャックキットには、アダプターのものとキット品があります。アダプターキットは Cat6A TG 型モジュラージャックが付属しており、標準の JIS プレートに対応しています。キットにはスプリングシャッターが付きの5色があります。JIS アダプターキットは、シャッターの上に LAN/CAT 6A が印字されています。奥行きがないスペースでケーブル配線には、別売りの 45 度アングルキャップをご利用ください。アダプターはさまざまな構成で使用でき、ほとんどのケースに対応します。



## 技術情報

<b>Cat6A/クラス E チャンネルおよびコンポーネント性能:</b>	最大 100 メートル 4 コネクタ構成の認定チャンネル性能を有し、ANSI/TIA-568.2-D Cat6A と ISO 11801 クラス E <sub>A</sub> 規格の要件を満たしており、最大 650 MHz のスイープ周波数で Panduit™ TX6A™ 10Gig UTP ツイストペア配線システムのコンポーネントとして、ツイストペア配線システムによる 10GBASE-T 伝送をサポート  ANSI/TIA-568.2-D Cat6A と ISO 11801 クラス E <sub>A</sub> 規格のコンポーネント要件を満たしており、ツイストペア配線システムによる 10GBASE-T 伝送をサポート
<b>FCC および ANSI 準拠:</b>	ANSI/TIA-1096-A に適合し、50 マイクロインチの金メッキが施された接触面によって優れた性能を実現
<b>IEC 準拠:</b>	IEC 60603-7 と IEC 60512-99-001 に準拠
<b>UL 定格:</b>	UL 1863 認証 (通信回線アクセサリとして使用した場合) UL 2043 認証 (空調空間での使用に最適)
<b>RoHS 準拠:</b>	準拠
<b>PoE &amp; PoH 準拠:</b>	IEEE 802.3af/802.3at、802.3bt タイプ 3 およびタイプ 4 で 2500 サイクルに適合。最大 100 ワットの Power over HDBase T をサポート
<b>アダプター材質:</b>	MW (白) と IW (オフホワイト) は ABS BU (青)、GR (緑)、RD (赤)、YL (黄) はポリカーボネート
<b>使用温度:</b>	-10°C ~ 75°C (14°F ~ 167°F)
<b>導体の成端範囲:</b>	ワイヤーキャップに互換性があるのは、22 ~ 26 AWG 単線または撚り線で、その絶縁体外径が最大φ1.52 mm、外被覆径がφ5.08 mm ~ 8.38 mm まで

## 主な機能と利点

<b>モジュラー式</b>	アダプターにほとんどの Mini-Com™ モジュールを接続でき、移動、追加、変更が簡単
<b>薄型デザイン</b>	フェースプレート埋め込み式
<b>シャッター機能</b>	使用していないときに接続部を埃やゴミから保護
<b>豊富な色</b>	色分けして取り付け可能
<b>取り付け方式</b>	簡単な「スナップイン」式

## 用途

Mini-Com JIS プレート用ジャックキットは、標準サイズのシングル/ダブルギャングジャンクションボックスやウォールボードアダプターに装着された標準型 JIS フェースプレートにはめ込みます。アダプターには、印字ありと印字なしがあります。印字ありアダプターは、取り付けられているカテゴリを素早く簡単に識別できます。印字なしアダプターはさまざまな Mini-Com モジュールを使用する場合に適しており、ラベルシールで簡単に識別できます。スプリングシャッターが接続部に埃やゴミが入り込むのを防ぎます。シャッターなしアダプターには、アダプターの開口部より長いオーディオ/ビデオなどのモジュールやファイバーモジュールを接続できます。

### Mini-Com Cat6A JIS プレート用ジャックキット (Cat6A TG ジャック 組込済み)

透明シャッター: JASSP6ATGIW

カラーシャッター: JAOSSP6ATG^^

### アダプター (スプリングシャッター付き、印字あり)

透明シャッター: CMASSP6AIW-X

白色シャッター: CMAOSSP6AMW-X

### アダプター (印字なし)

シャッターなし: CMAIW-X

シャッター付き: CMAOSS^^-X

### 45度アングルモジュラージャック\*

上下45度: CJUDCAPBU-X


左右45度: CJLRCAPBU-X

^^アダプター&シャッター色: BU (青)、GR (緑)、MW (白)、RD (赤)、YL (黄)

\*壁の中など奥行きがないスペースでのご利用をお勧めします

# Mini-Com™ Cat6A JIS プレート用ジャックキット

## 寸法

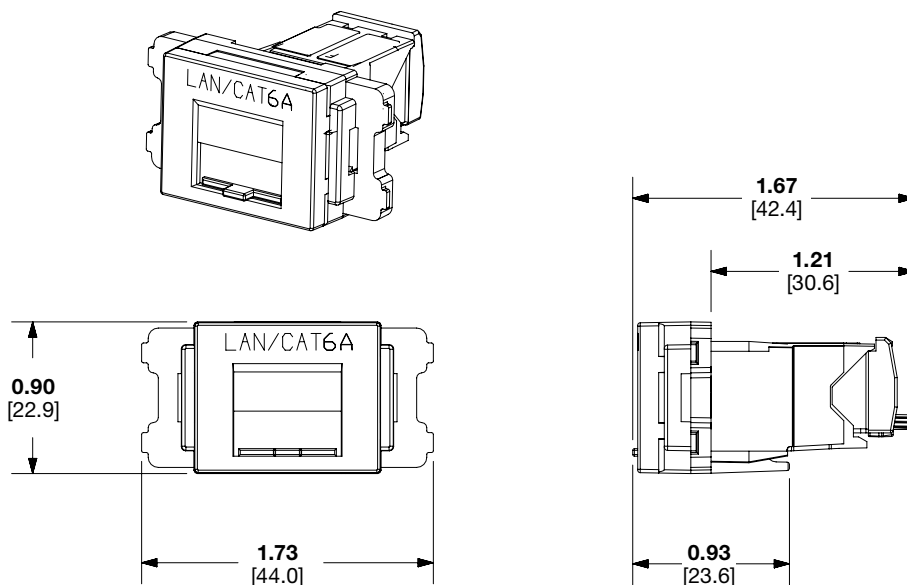

Cat6A のモジュラージャックを組み込んだ図

寸法はインチ単位です。(括弧内の寸法はミリ単位)

### 世界各地の支社および営業所

PANDUIT CANADA  
オンタリオ州、マーカム  
cs-cdn@panduit.com

PANDUIT EUROPE LTD.  
英国、ロンドン  
cs-emea@panduit.com

PANDUIT SINGAPORE  
PTE.LTD.シンガポール  
cs-ap@panduit.com

PANDUIT JAPAN  
日本、東京  
cs-japan@panduit.com

PANDUIT LATIN AMERICA  
メキシコ、グアダハラ  
cs-la@panduit.com

PANDUIT AUSTRALIA PTY.LTD.  
オーストラリア、ビクトリア  
cs-aus@panduit.com

パンドウイト製品の保証については、[www.panduit.com/warranty](http://www.panduit.com/warranty) をご覧ください。

### 詳しい情報は

[www.panduit.co.jp](http://www.panduit.co.jp) にお問い合わせください。

カスタマーサービスのメールアドレス: [jpn-toiwase@panduit.com](mailto:jpn-toiwase@panduit.com)

**PANDUIT**™

©2024 Panduit Corp.  
ALL RIGHTS RESERVED.  
COSP593-WW-JPN  
4/2024